


个人安装经验，对个人计算机造成的系统故障或者资料丢失，作者不承担任何责任


恋忆：904663851@qq.com/liu.bang@powerfire.net

Wincc Unified 安装和运行


1. wincc unified 是西门子最新版博图 V16，软件请自己从西门子全球资源库中自行下载，请下载 [TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V16](#) 这个版本
2. 安装前需要将自己计算机中的 IIS 服务开启，在开始菜单搜索 [启用或关闭 windows 功能](#)

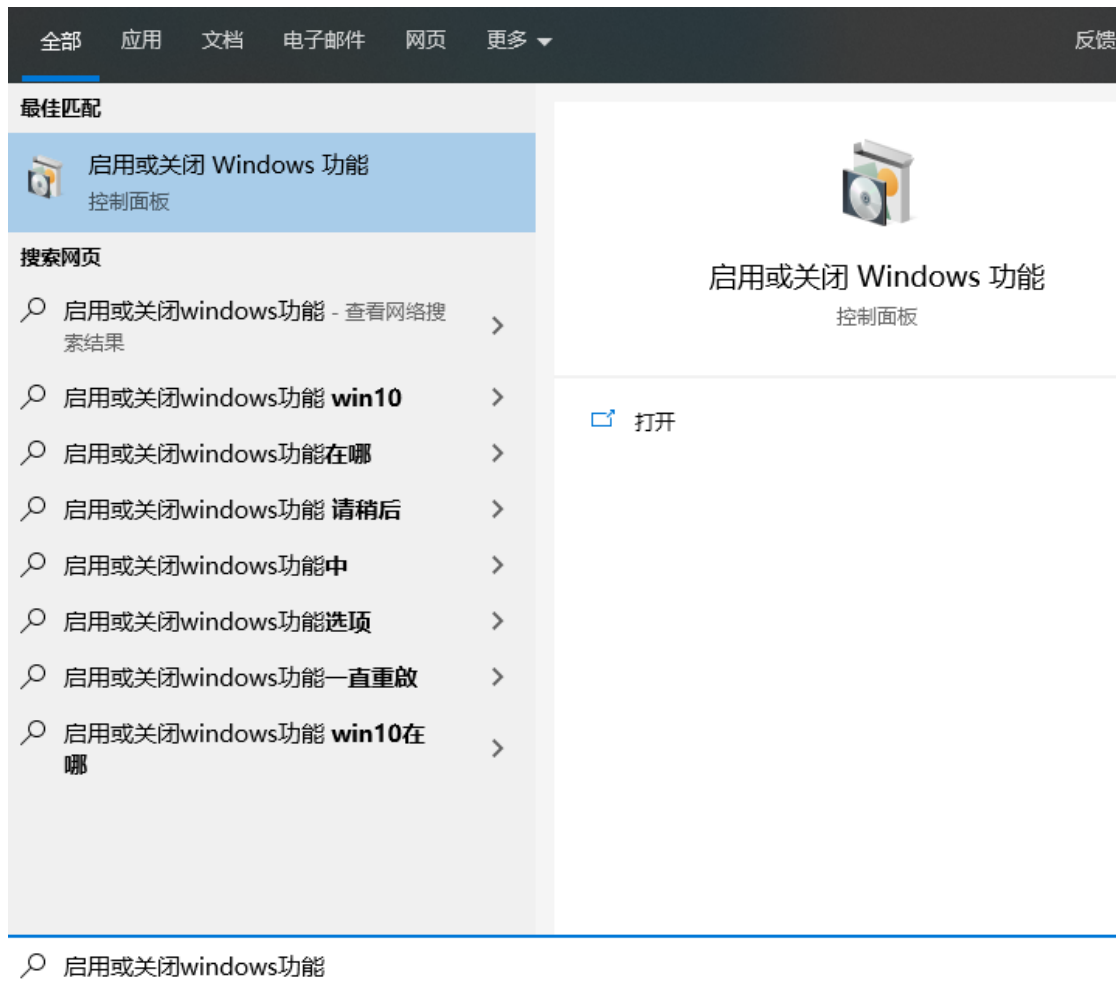

3. 找 到 IIS 服 务 ， 设 置 如 下 :

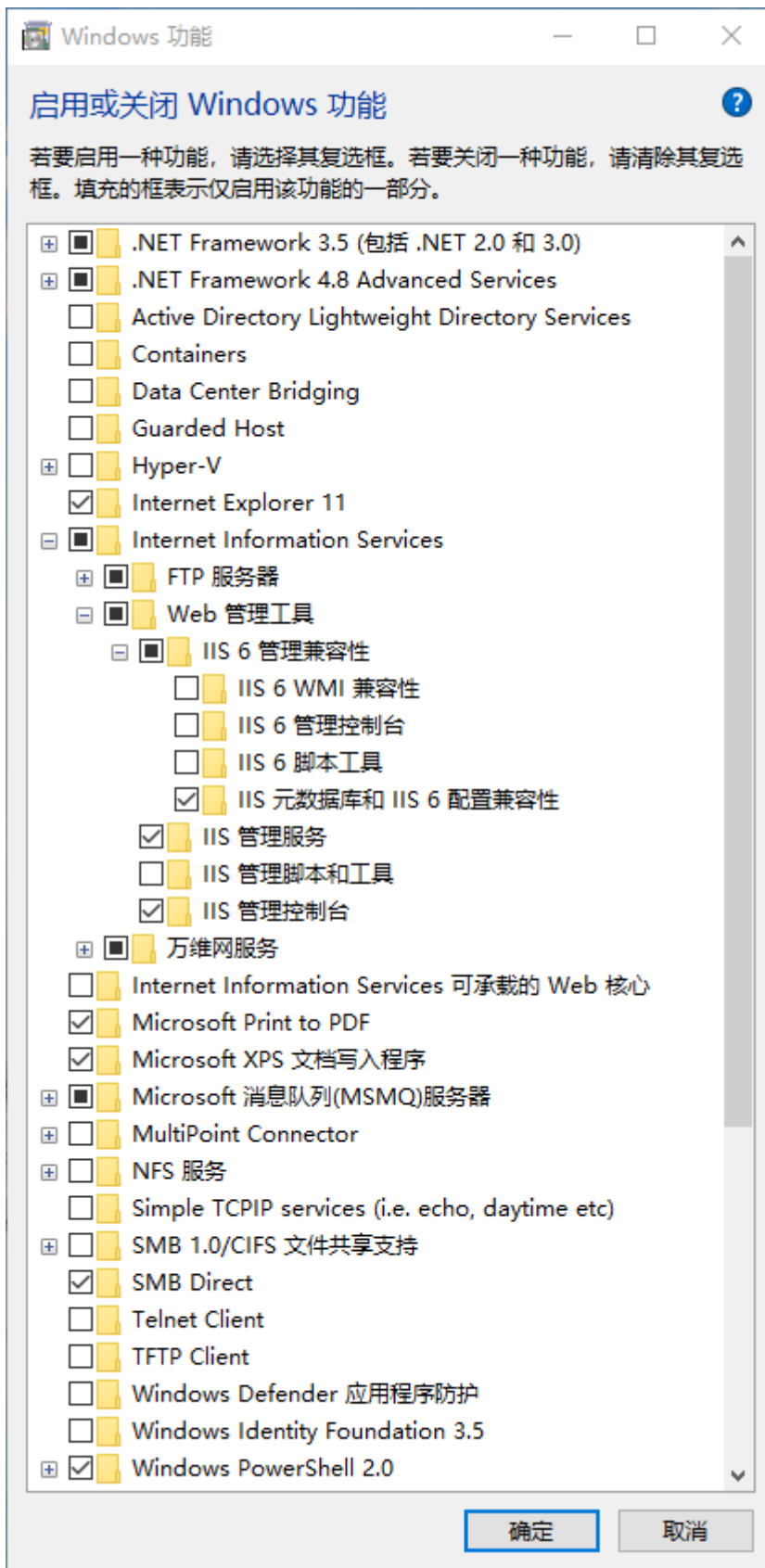

4. 将下载下来的 TIA V16 安装, 选择 wincc unified, 具体安装和其他版本一直, 不在叙述
5. 安 装 过 程 弹 出 wincc unified 组 态

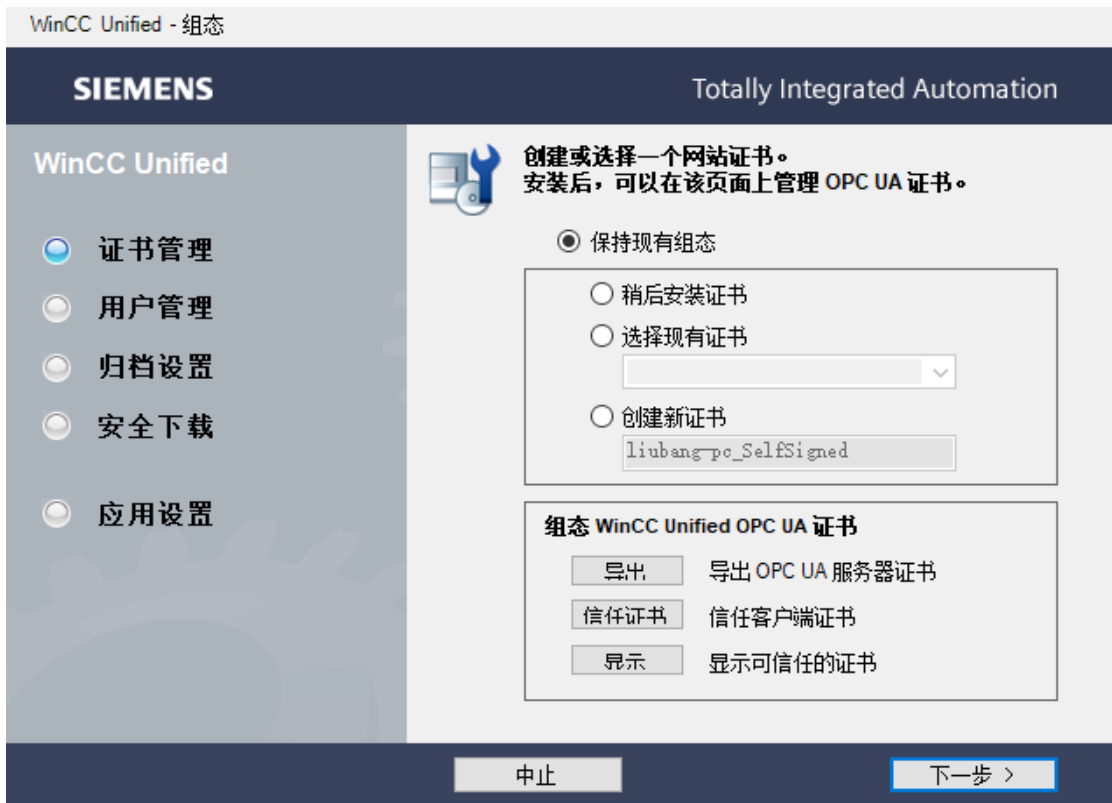


证书管理选择**创建新证书**根据向导进行，向导到密码选项密码需要大小写字母数字加符号：类似 Ab123456789+




6.

选择激活安全下载，输入安全密码（要字母大小写和数字符号类似：Ab123456789+），一定要记住这个密码，学习时建议尽量将管理员密码和下载密码输入一致。


7. 安装完成后打开博图 V16，新建一个 PC 站，添加 wincc unified 应用并添加一个通用网卡，并将网卡 IP 地址和本地计算机 IP 网卡地址设置一致

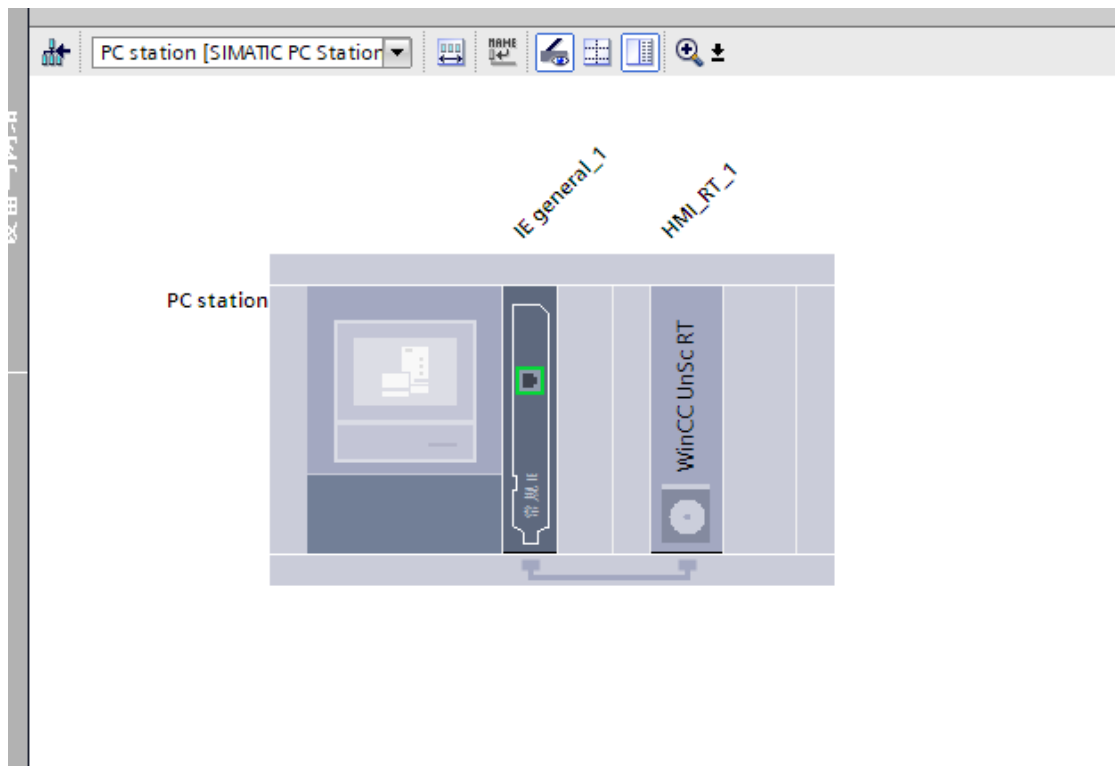

8. 新建一个画面

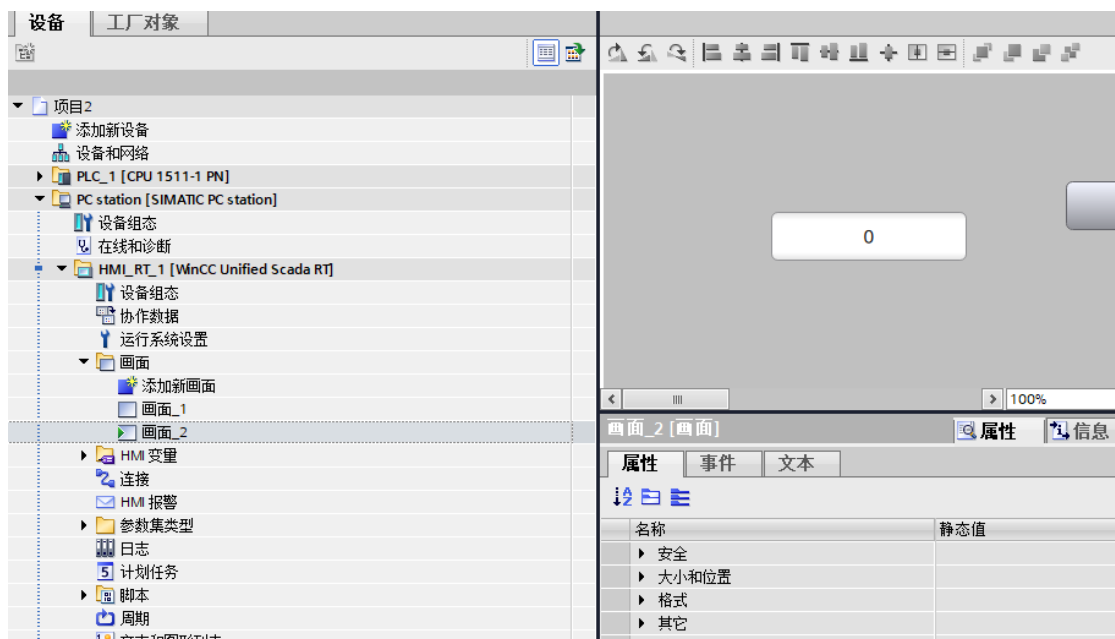


9. 在画面属性-大小和位置选项卡中设置高度和宽度，更具电脑的实际分辨率来设置
10. 设计画面，设计完成后点击编译

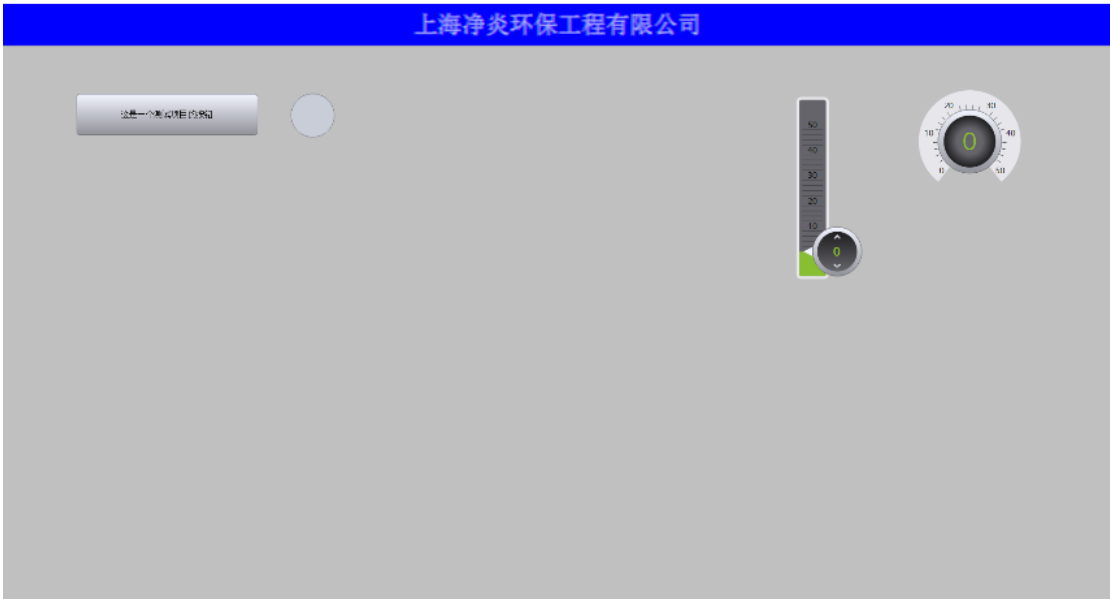

11. 编译无错误 000




12. 选择运行系统设置-常规-激活加密传送，填入密码并确认

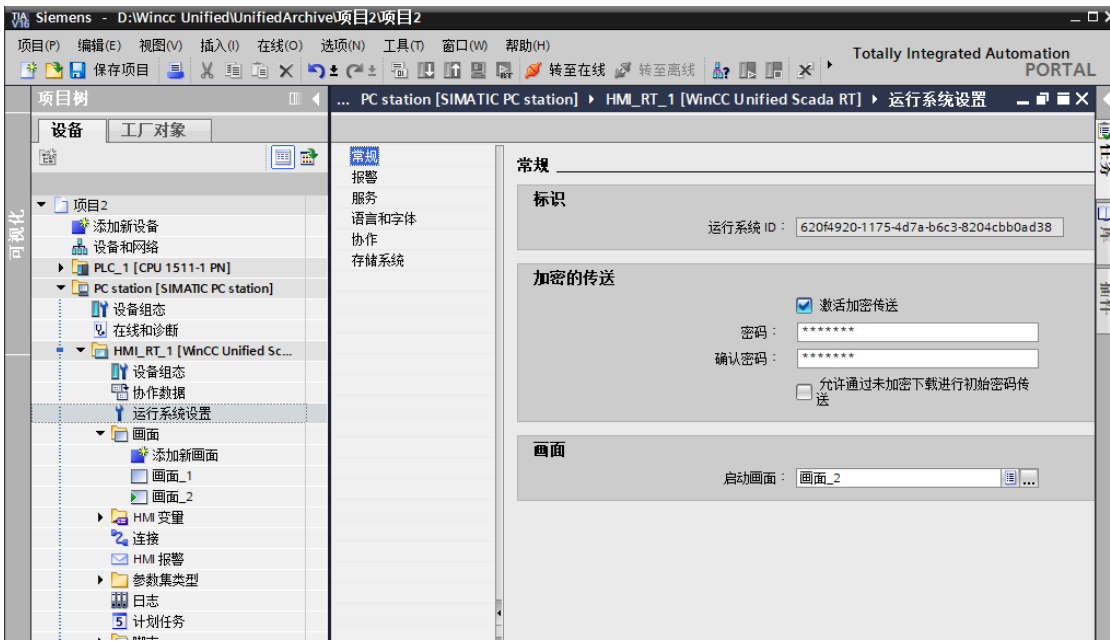


13. 右键 HMI 项目，选择 下载到设备-全部下载


14. 点击链接，找到设备后点击下载

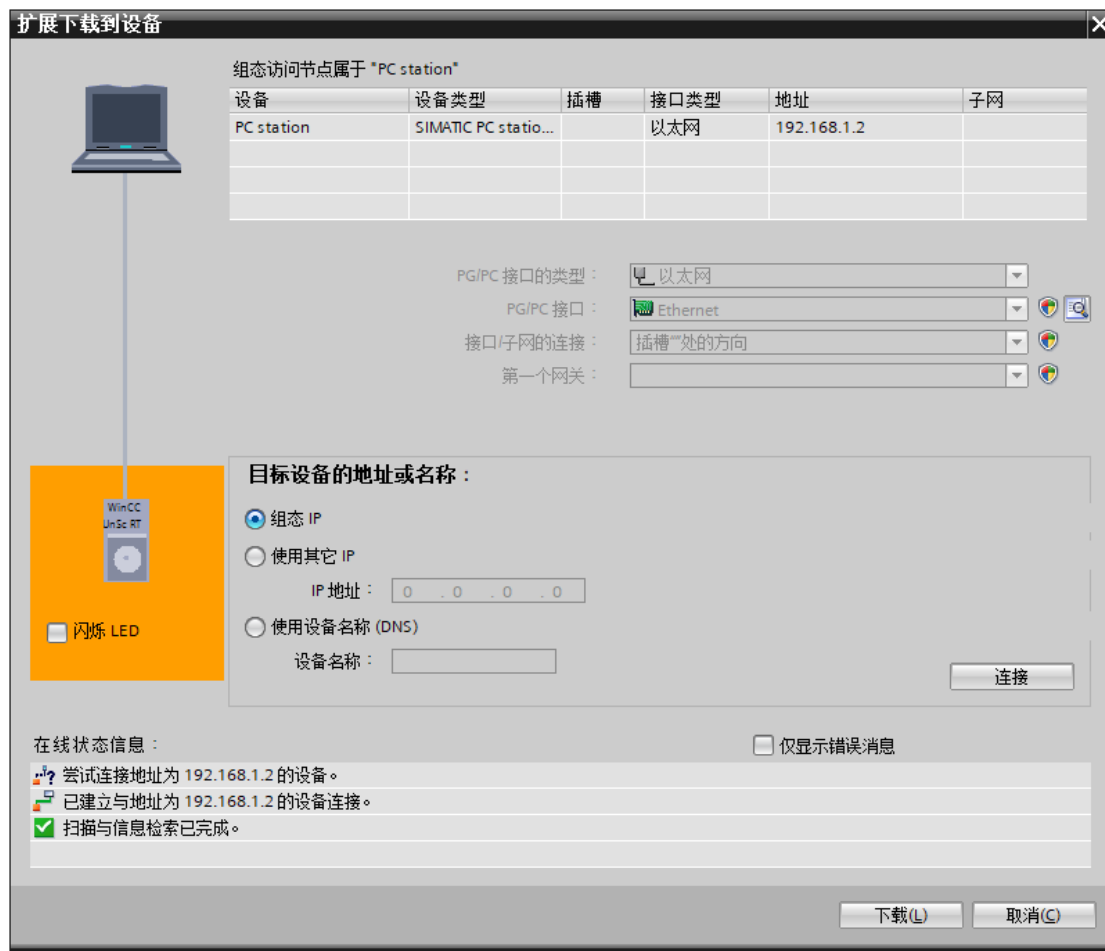


15. 选择第一次下载选择如下，选择装载

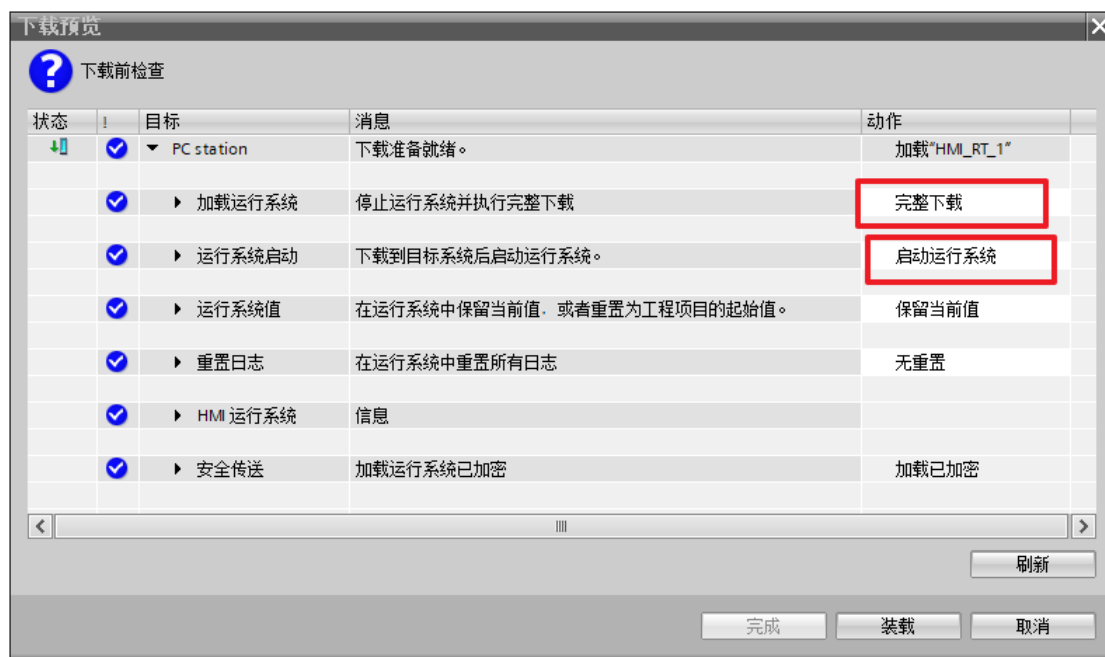

15. 打开浏览器，输入组态地址或者电脑名

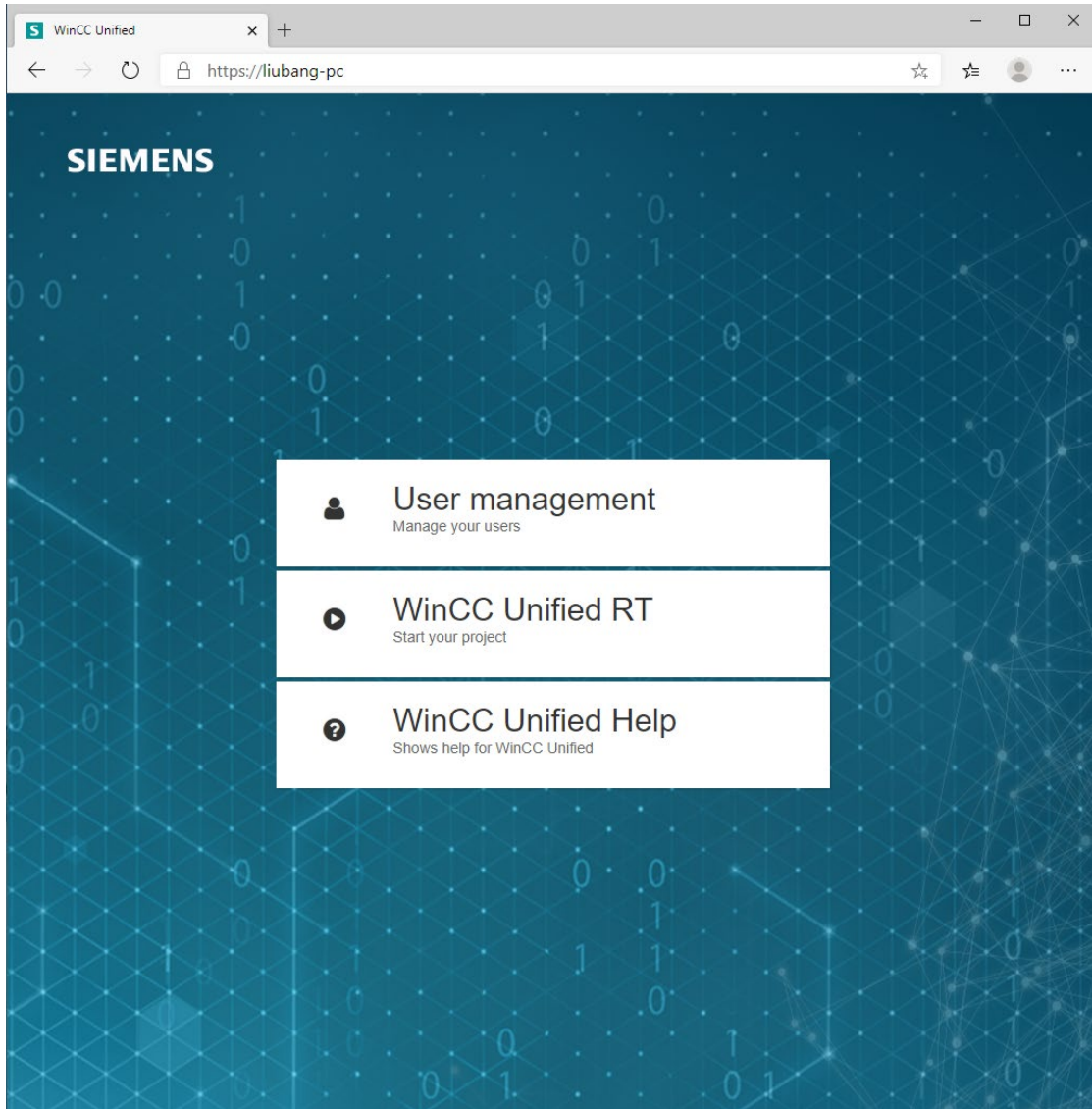

16. 选择第二项，输入密码

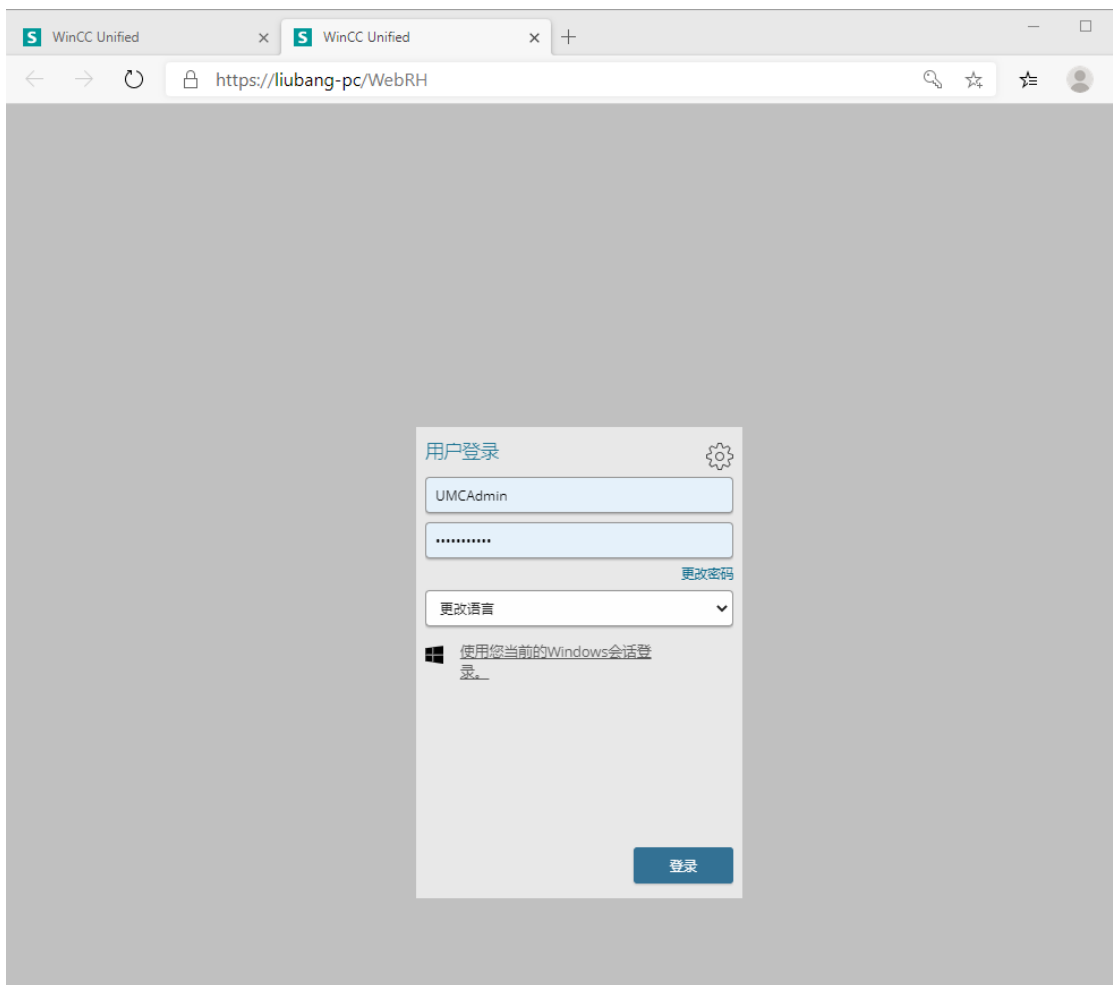

点击登陆



开发的项目就可已预览了