


1.问题描述

在授权管理器里连接项目里 CPU 时，CPU 是灰的，无法选择

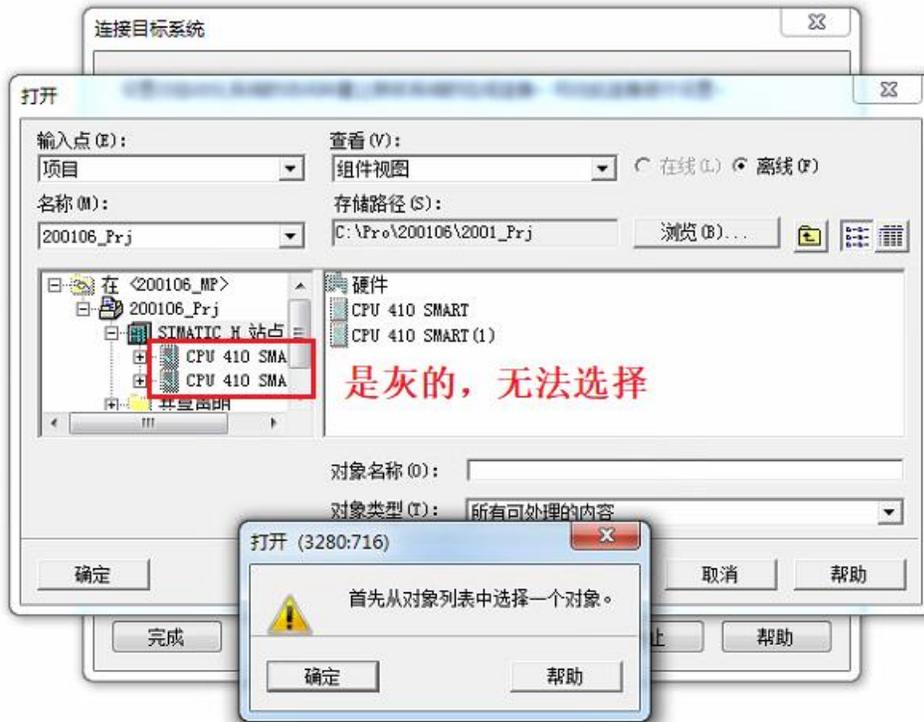

CPU 组态提 V8.2.1

HW Config - [SIMATIC]

站点(S) 编辑(E) 插入(I) PLC 视图(V) 选项(O) 窗口(W) 帮助(H)

槽位: 1 PS 405 4A, 2, 3 CPU 410 SMART, X1 DP, IF1 H Sync module, IF2 H Sync module, X5 PN-IO-X5, X5 P1 R Port 1

PROFIBUS(1): DP 主站系统 (1)
PROFIBUS(2): DP 主站系统 (2)

(1) IM 153-2

(0) UR2-H

插槽	模块	订货号	固件	MPI 地址	I 地址	Q 地...	注释
1	PS 405 4A	6ES7 405-0DA02-0AA1					
2							
3	CPU 410 SMART	6ES7 410-5HN08-0AB0	V8.2.1				
X1	DP				16383*		
IF1	H Sync module	6ES7 960-1AA08-0XA0			16376*		
IF2	H Sync module	6ES7 960-1AA08-0XA0			16375*		
X5	PN-IO-X5				16382*		
X5 P1 R	Port 1				16381*		
X5 P2 R	Port 2				16380*		
X8	PN-IO-X8				16379*		
X8 P1 R	Port 1				16378*		
X8 P2 R	Port 2				16377*		

2. 解决方案

暂时将 CPU 替换为 V8.2，然后就可以正常选择。在升级完 PO 后再替换为 V8.2.1 即可

(0) UR2-H

插槽	模块	订货号	固件	MPI 地址	I 地址	Q 地...	注释
1	PS 405 4A	6ES7 405-0DA02-0AA1					
2							
3	CPU 410 SMART	6ES7 410-5HN08-0AB0	V8.2				
X1	DP				16383*		
IF1	H Sync module	6ES7 960-1AA08-0XA0			16376*		
IF2	H Sync module	6ES7 960-1AA08-0XA0			16375*		
X5	PN-IO-X5				16382*		
X5 P1 R	Port 1				16381*		
X5 P2 R	Port 2				16380*		
X8	PN-IO-X8				16379*		
X8 P1 R	Port 1				16378*		
X8 P2 R	Port 2				16377*		

