

9.3.3 NCU+PCU50.3+1*TCU

TCU显示 PCU50.3安装的HMI。

设置：

- 1) 关闭PCU50.3的DHCP server等功能。见9.3.2节。
- 2) 关闭NCU内置的HMI。NCU指令“sc disable hmi”。见9.3.2节。
- 3) NCU网络设置中指定TCU默认的显示server。

WinSCP在/card/user/common/tcu/<TCU名称>/common/tcu目录下建立config.ini文件。

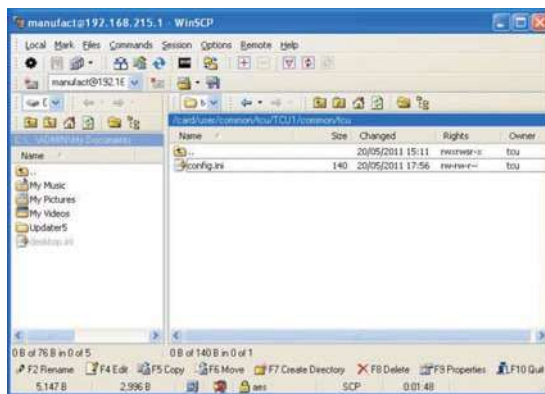


图 9-6

文件内容：

```
[Station]
tcuIndex = 1
MaxHostIndex = 1
[host_1]
Address = 192.168.214.241
SessionNumber = 0
Password = password
StartupPrio = 0
[T2M2N]
```

9.3.4 NCU+PCU50.3+n*TCU

HMI同时只允许一个操作站使用。多通道、多方式组的机床，若方式组需独立操作，则各方式组需要有各自独立的HMI。