




D:\SCOUT53\SCOUT_SA_V5_3_1_0\VOL1, 双击 Setup.exe 文件

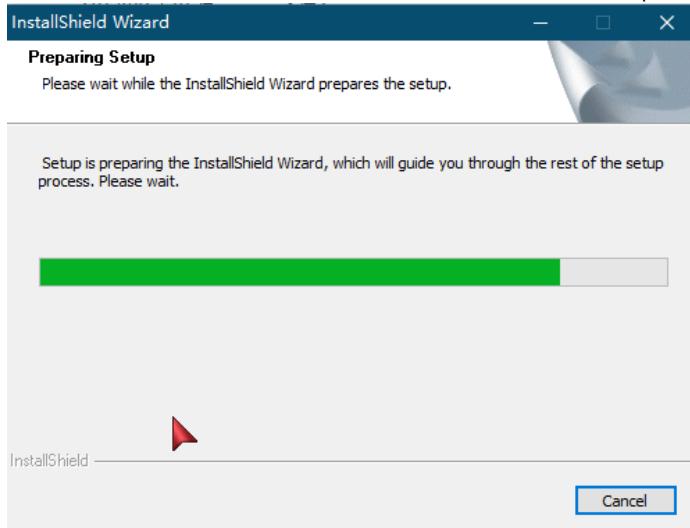


等待提取数据

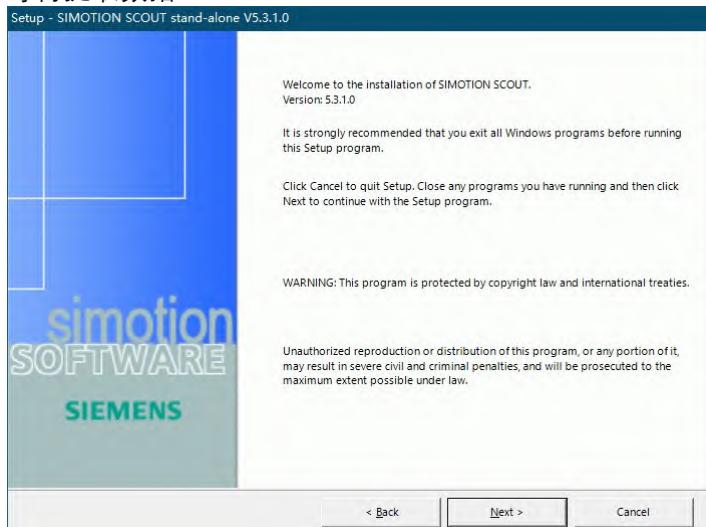


欢迎界面，点击 Next 进入下一步

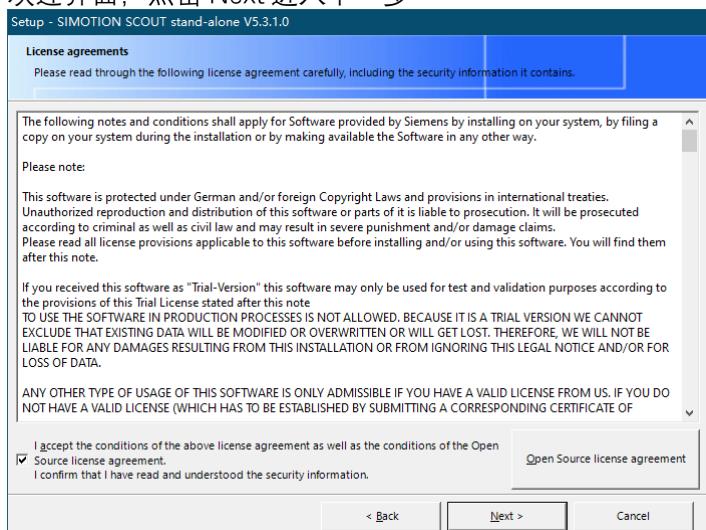


协议说明，勾选"I accept the conditions...", 然后点击 Next 进入下一步

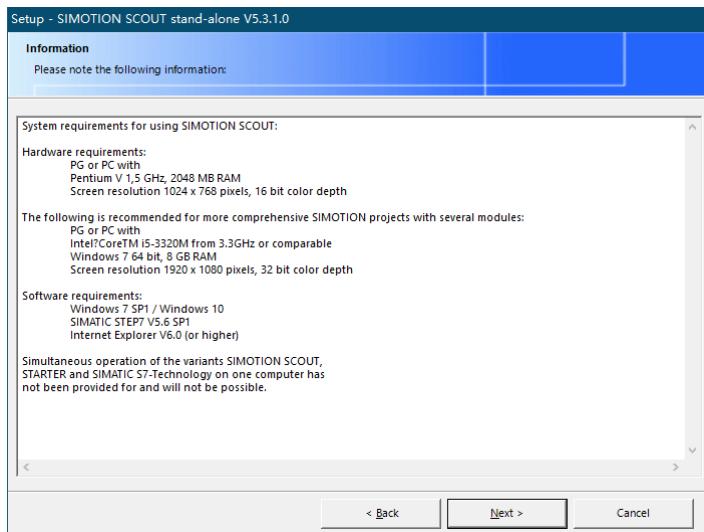


安装 SCOUT 软件的硬件、软件需求信息，点击 Next 进入下一步，

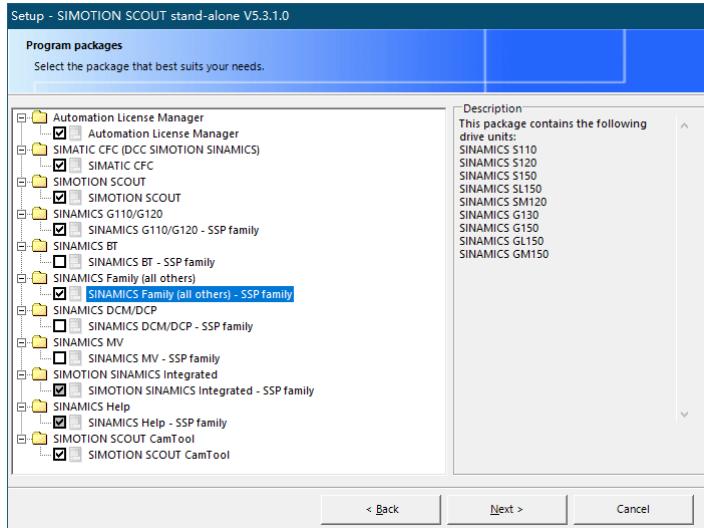


选择安装的内容，我们现场使用 G120 S120 SIMOTION D，所以保持默认就行，不过可能有时候想学一下 CFC，所以勾选了 CFC，点击 CFC 进入下一步。

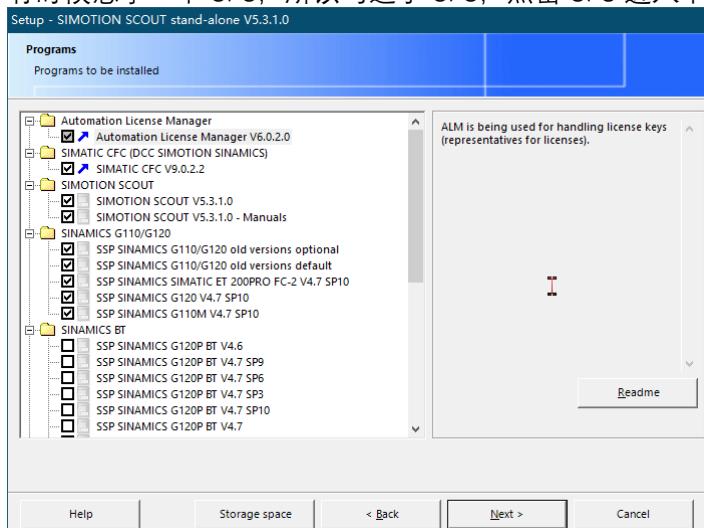


预览安装的内容，点击 Next 进入下一步，开始安装。

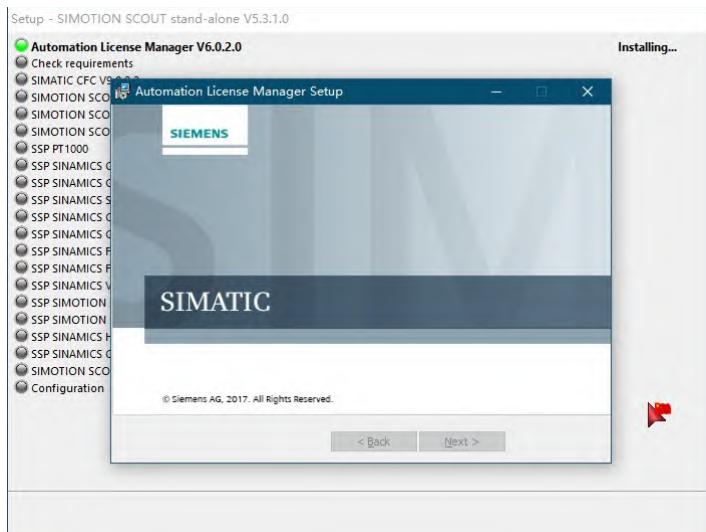


进入安装进程，耐心等待…

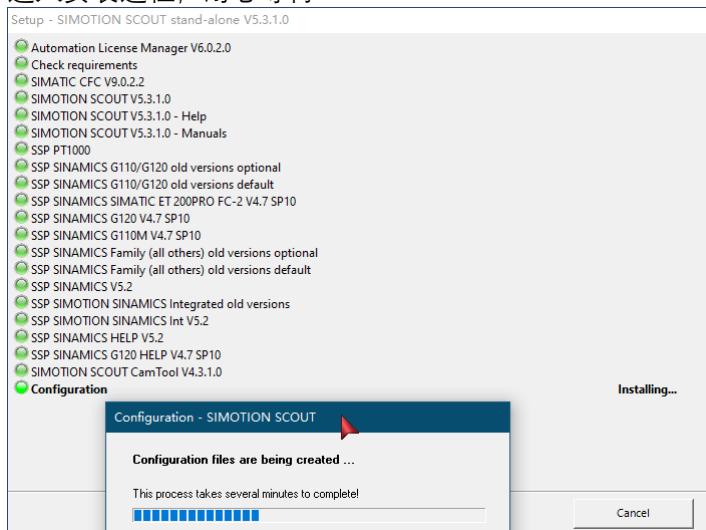

到了最后一步，需要的时间挺长的，我一度以为安装失败，挂了呢，看了看任务管理器在运行，又等了一段时间

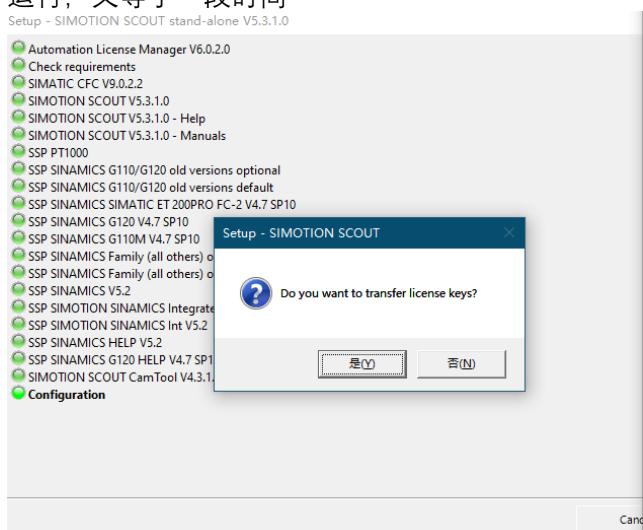

提示是否传送授权，点否

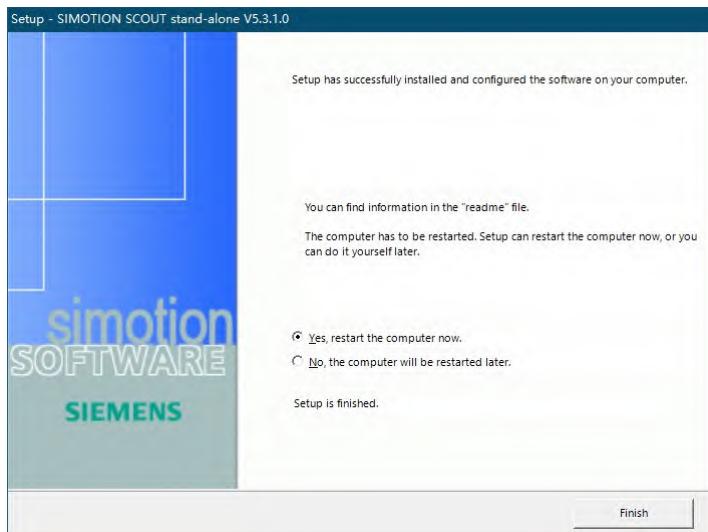

安装完成，点 Finish，重启计算机即可。

10 安装 STEP 7- Micro/WIN V4.0 SP9

10.1 下载及说明

软件下载地址：

S7-200 STEP7 MicroWIN V4.0 SP9 + SP6:

链接: <https://pan.baidu.com/s/1E595grA8-P0Kx0aoy0eRAw>

提取码: exbe


网盘里面有三个安装包文件，说明如下：

<input type="checkbox"/>	[西门子S7-200.PLC编程软件].STEP.7.-.MicroWIN.V4.0.6.35(ED2000.COM).zip	SP6版本软件	3:
<input type="checkbox"/>	STEP7 MicroWIN V4.0 SP9.iso	SP9,ISO版本，WIN10直接双击可加载到虚拟光驱，WIN7需要使用虚拟光驱软件或者解压后安装	2:
<input type="checkbox"/>	STEP 7 MicroWIN V 4.0 SP9 完整版安装包.zip	官方的SP9压缩包，需要解压后再进行安装。	2:


建议下载 ISO 文件加载安装。

10.2 安装


双击 STEP7 MicroWIN V4.0 SP9.ISO 文件，加载至虚拟光驱后，双击 Setup.exe 运行安装程序。

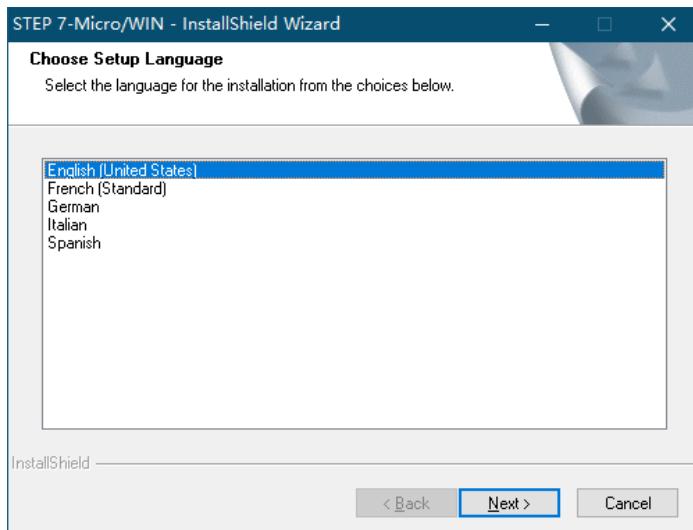


选择安装语言，默认英语，点击 Next

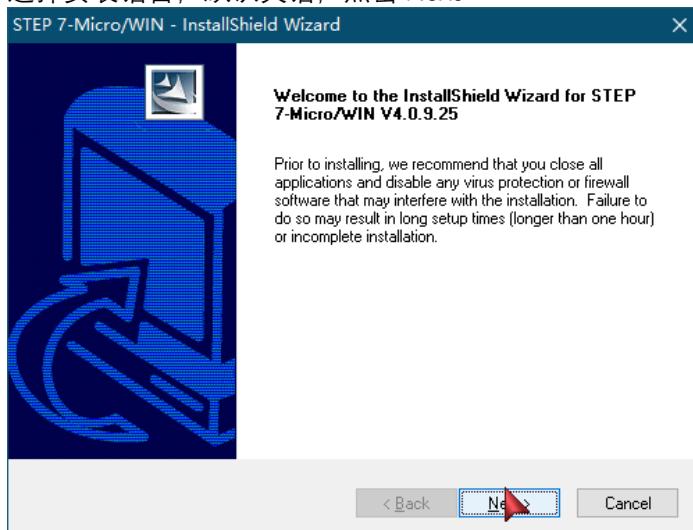


欢迎安装界面和一些提示，点击 Next 进入下一步

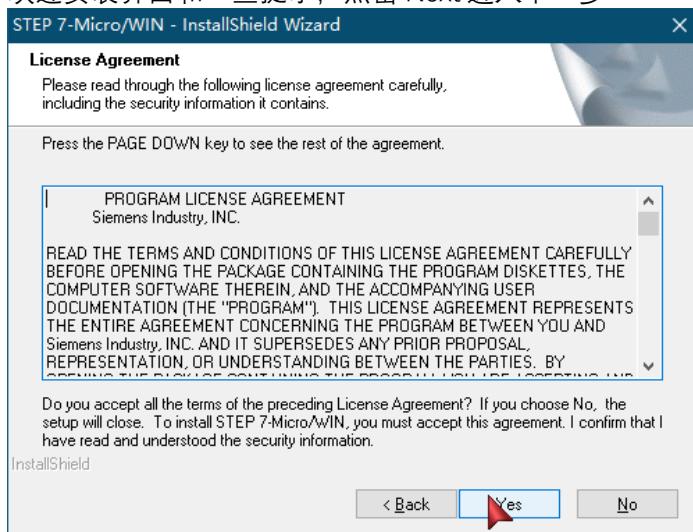


安装许可协议，点击 Yes，同意安装，进入下一步

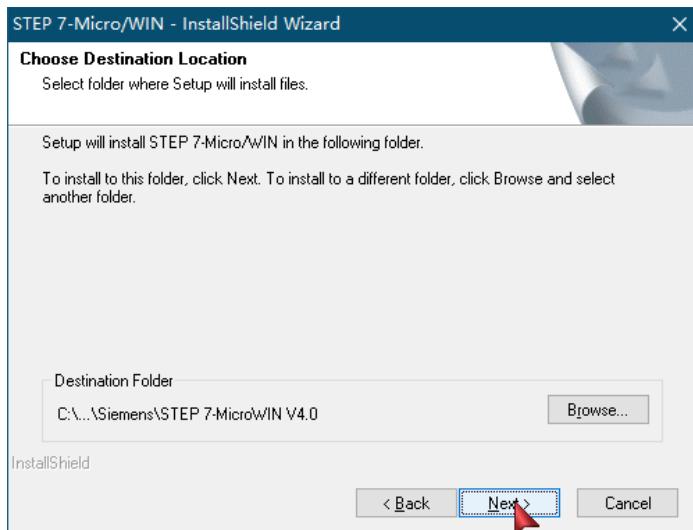

选择安装路径，如果需要改变的话，点击 Browse…选择你需要的路径安装，注意路径不要有中文和特殊字符，这里保持默认，点击 Next，进入下一步

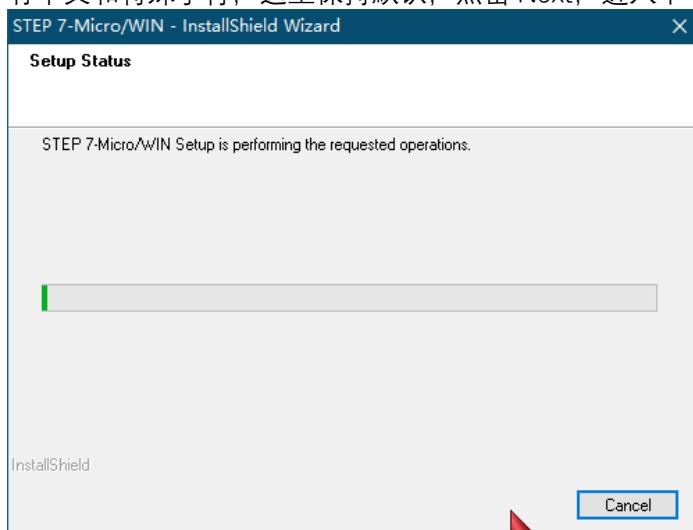


开始安装，等待安装成功

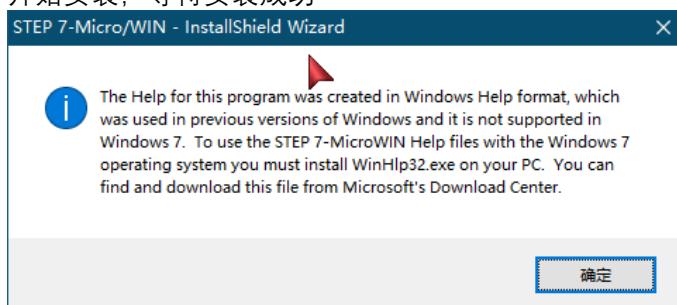

这个是提示帮助信息不好用，需要替换一下 Windows 目录下的 Winhlp32.exe 文件，在帖子：
关于 STEP7 F1 热键（看帮助文档）在各系统的解决办法


[http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?
a_id=1275514&b_id=4&s_id=23&num=4#anch](http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1275514&b_id=4&s_id=23&num=4#anch)

内有提供下载

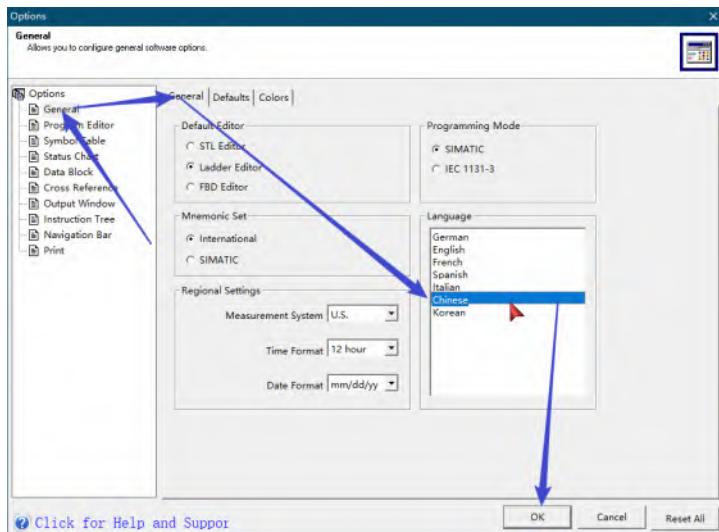


安装完成，改成中文语言，在菜单 工具→选项里面


10.3 PC/PG 接口问题：

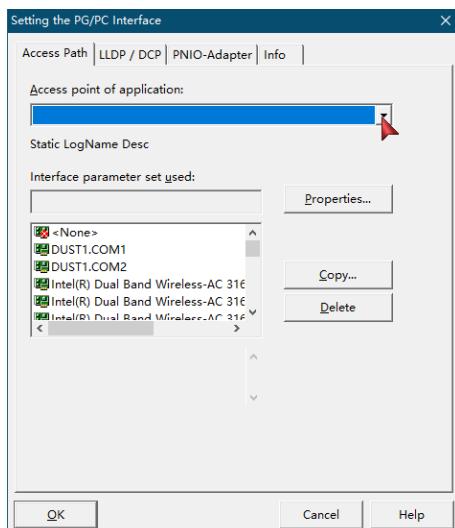

安装完成后，在 PC/PG 端口设置里面可能有点问题，可以运行 ISO 镜像里面的 SimaticPGPCUpdate.bat 文件，运行后如下图：

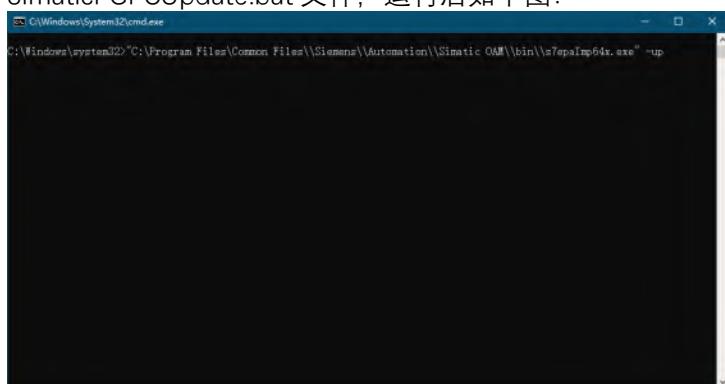

运行之前先关闭所有的西门子软件，然后耐心等待一会儿，等这个窗口自动消失之后，即恢复正常：

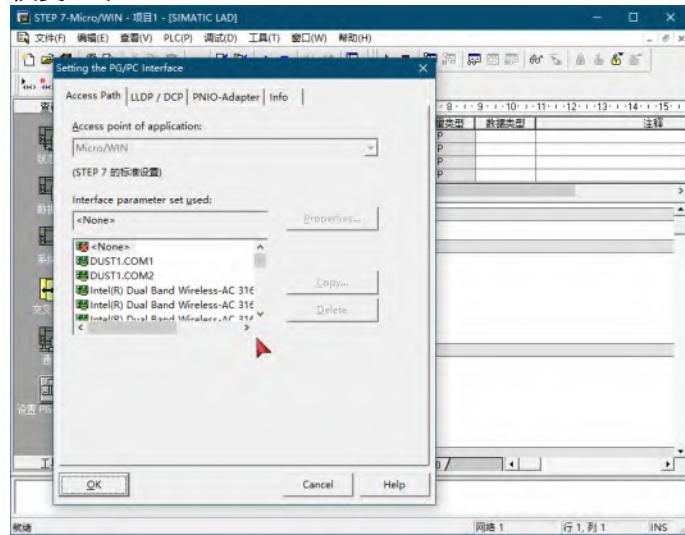

运行后的设置界面。软件安装完成

11 安装 STEP 7 MicroWIN SMART

11.1 下载

软件最新版本是 V2.4 版本，所以安装的也是该版本，软件下载地址：


https://pan.baidu.com/s/1qcDWarfE099r_4AQ1yWjw

提取码:5926


网盘内有好几个版本的镜像，下载 2.4 那个即可

11.2 安装


双击下载完成的 STEP 7 MicroWIN SMART V2.4.ISO 文件，自动进入虚拟光驱目录，双击 Setup.exe 文件，弹出的用户账户管理权限点是

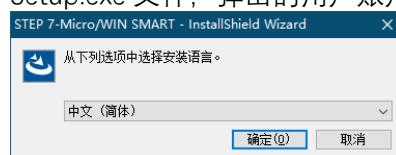

选择安装语言，保持默认，点击确认

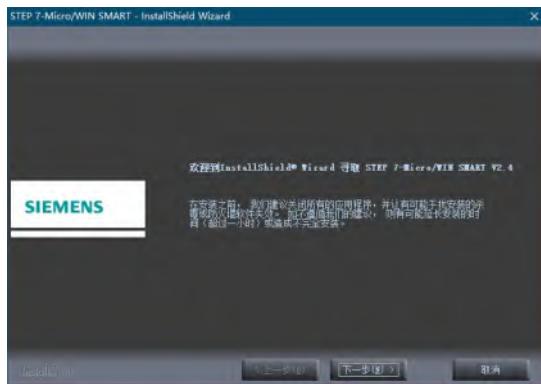

等待解压完成，进入欢迎界面和一些小提示，点击下一步

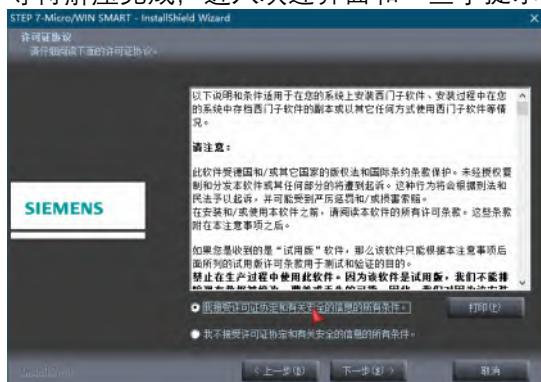


许可协议，勾选我接受……然后点击下一步



选择安装目录，如果想改的话，点击浏览，然后选择你想要把安装文件放的目录，再点确定即可，注意目录不要有中文和特殊字符，这里保持默认，点击下一步



等待开始安装进程…

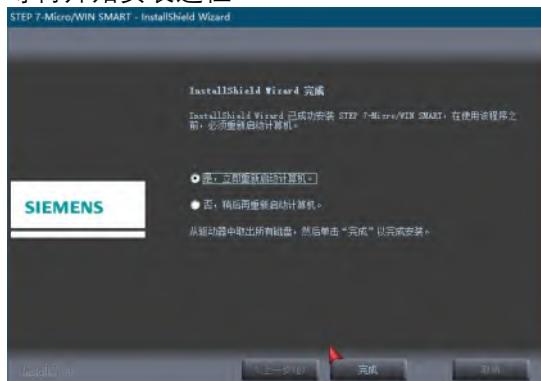

安装完成，点击完成，重启计算机完成安装，如果不想重启计算机，可以勾选否，然后再点击完成即可。

12 安装 WinCC Flexible 2008 SP5

12.1 下载

和 WIN10 兼容的 WinCC Flexible 版本是 2008SP5 版本，软件下载地址：

WINCC FLEXIBLE 2008 sp2 + SP3 + SP4 + SP5:

链接: <https://pan.baidu.com/s/1GUnDac9-y0lh6uAVLewulg>

密码: f9nr

网盘内下载第一个：WinCC_flexible_2008_SP5.iso 光盘镜像即可




12.2 安装

下载 WinCC_flexible_2008_SP5.iso 后，双击系统自动加载并打开虚拟光驱目录，双击 Setup.exe 文件开始安装：




选择安装程序的语言，默认是中文，点击下一步

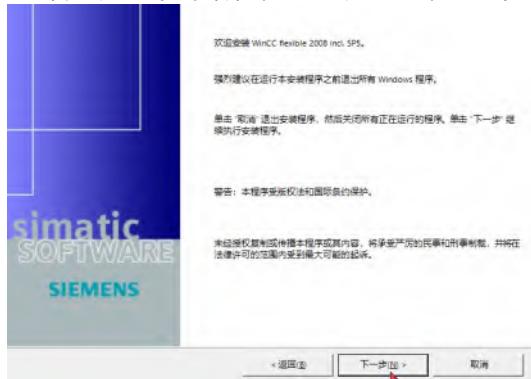

软件安装欢迎界面，直接点击下一步




安装产品的注意事项，可以点击“是，我要阅读注意事项”进行查看，看完后记得关闭，要不然不能继续安装，然后点击下一步：有个评估信息进度，评估完成后进入许可协议：

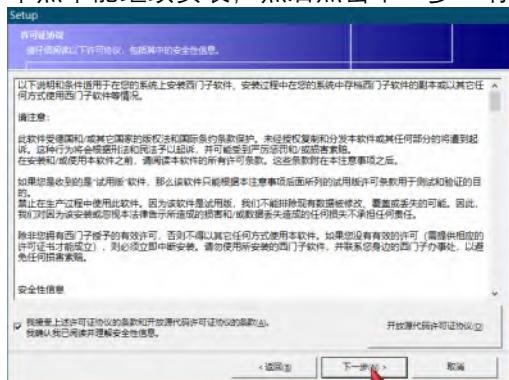

许可协议，可以选择看一下，反正必须勾选“我接受……”，然后点击下一步：




选择你需要的安装产品的语言，如果需要德语 日语 等语言可以勾选，这里保持默认，点击下一步：

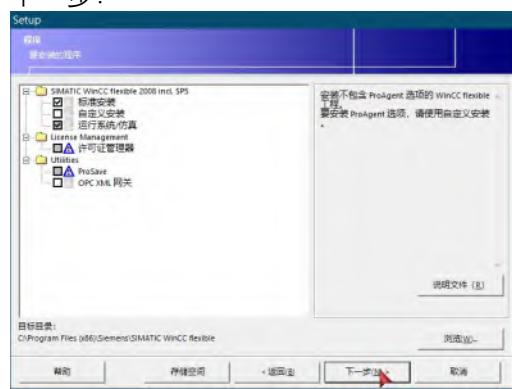

选择你需要安装的程序，这里保持默认，如果你需要安装别的比如 OPC XML 网关可以勾选上，灰色带有蓝色叹号的，表示你电脑上已经安装了，或者不符合安装条件，点击会有相应的提示，这里保持默认，点击下一步：



系统设置说明：列出了需要修改的系统设置，也是必须勾选“我接受……”，如果你想看看，可以点击打印，打印出来，或者点击另存为存到当地文件再进行查看，点击下一步：

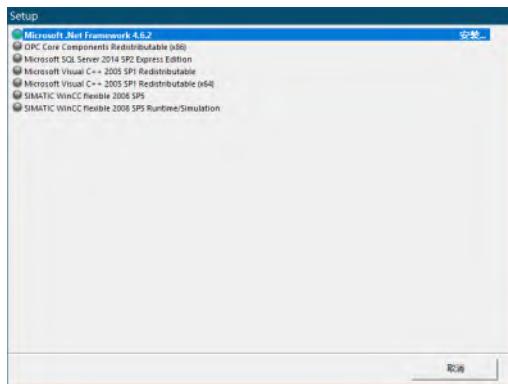

进入安装进程，耐心等待安装完成

13 WinCC_flexible_SMART_V3SP2

13.1 下载

这个推荐在官网下载，如果有最新版的软件更新，官网也会同时更新的：

<https://www.industry.siemens.com.cn/automation/cn/zh/human-machine-interface/operatorinterfaces/smart-line/Pages/software.aspx>

网盘下载地址：

WINCC FLEXIBLE SMART:

链接：<https://pan.baidu.com/s/1HS6CKtLC03hPF5dIOXI0Hg>

密码：7nrl

网盘里面版本较全吧，根据你的需要选择下载

13.2 安装

双击 Setup.exe 开始安装

