

5 NC 调试



重要事项

NC 的调试必须在制造商口令（“EVENING”）下进行。

NC 参数的生效条件：

PO	– 上电生效（Power On）
RE	– 复位生效（REset）
CF	– 刷新键生效（Config）
IM	– 立即生效（Immediate）

5.1 安装显示语言

系统供货时已经预装了中文（中国用户）。802D 有两种常驻语言：英文和中文。其中英文作为第一语言，其中中文作为第二语言。所以中国用户不需要再安装中文。

如果需要其他语言作为第二语言，可利用文本管理器安装所需的语言。802D 目前提供的语言有：汉语（简体和繁体）、英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、韩语、等；下面以安装中文为例，介绍安装语言的方法：


安装中文步骤：



RS 232 电缆 首先利用准备好的“802D 调试电缆”将计算机和 802D 的 COM1 连接起来；

从 WINDOWS 的“开始”中找到文本管理器 **Text Manager**，并启动；

在 **Text Manager** 窗口中选择  进入安装语言画面，然后：

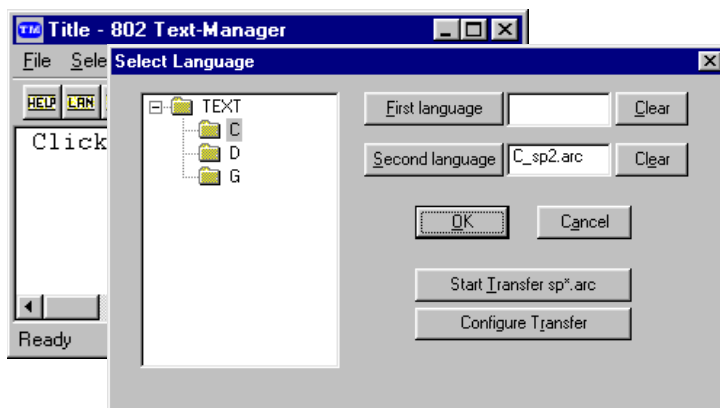

选择目录 C（中文），并选择 **Second Language**；



选择 OK 后，即可选择 **Configure Transfer** 设定通讯参数（波特率等）；



802D 输入制造商口令。然后进入通讯画面，选择“二进制”方式以及与计算机上相同的波特率，然后选择“读入启动”；



选择 **Start Transfer Sp*.arc**，中文安装即开始；



802D 屏幕上提示“读启动数据？”，按软菜单键“确认”后，传输继续进行。中文安装时间大约 5 分钟。