

6FX. 002 -.....- ■ ■ ■ 0 和 6FC9 ...-.....-■ ■ ■ 0

预安装电缆
预安装电缆
预安装电缆

运动连接 500
运动连接 500
运动连接 500
长度代码

0m
100m
200m

0m
10m
20m
30m
40m
50m
60m
70m
80m
90m

0m
1m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m

例子

6FC9 340 - Y00 - ■ ■ ■ 0
6FC9 344 - Y00 - ■ ■ ■ 0
6FX ■ 002 -- ■ ■ ■ 0

5
7
8


1
2
3

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

1m (3.3ft): ... -1AB0
8m (26.2ft): -1AJ0
17m (56ft): -1BH0
59m (193.5ft): -1FK0
111m (366ft): -1BB0
262m (3.3ft): -1GC0

预安装电缆的长度分配

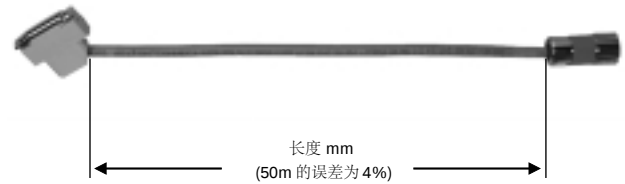

在当确定系统间连接的长度时, 请严格按照连接图中标出的最大许可长度, 否则可能会出现干扰。

HF (高频) 夹钳

为确保正确的接地, 在选用大面积消除高频干扰用的法兰的同时, 用户可选购接地夹钳。

订货数据

订货号

HF 夹钳:

所有信号插头

电源插头 1

电源插头 1.5

电源插头 3

6FX2 003 - 7FX00

6FX2 003 - 7FX00

6FX2 003 - 7GX00

不需要

运动连接用信号电缆的弯曲半径

许可的最小弯曲半径, 定长剪切			
固定电缆		可移动电缆	
mm (in)	mm	mm	mm
6FX5 008-	6FX8 008-	6FX5 008-	6FX8 008-
-1BD21	-1BD11		-1BD11
	-1BD21	-1BD21	-1BD21
	-1BD31		-1BD31
-1BD41	-1BD41	-1BD41	-1BD41
-1BD51	-1BD51	-1BD51	-1BD51
	-1BD61		-1BD61
	-1BD71		-1BD71
	-1BD81		