

ARM

400000 ↓ PLC停止1

报警号	删除条件	文本
-----	------	----

025202		轴 × 短期内驱动故障
--------	--	-------------

300402	☐	伺服接口系统错误，错误代码 20，16
--------	--------------------------	---------------------

300402	☐	伺服接口系统错误，错误代码 20，20
--------	--------------------------	---------------------

300402	☐	伺服接口系统错误，错误代码 20，20
--------	--------------------------	---------------------

400014	☐	Profibus-DP设置类型错误：4
--------	--------------------------	---------------------

400000		PLC停止1
--------	--	--------

SimoCom U (独立) - 驱动 A

文件(F) 编辑(E) 开机调试(I) 操作(N) 诊断(A) 选项(O) 帮助(H)



在线至驱动 A => 在驱动中直接更改数据!

599 : PROFIBUS: 循环数据传输中断 (通过'复位故障存储器'来复位)

599 : PROFIBUS: 循环数据传输中断 (通过'复位故障存储器'来复位)

831 : PROFIBUS 不在数据交换状态 (警告)

832 : PROFIBUS 和主动装置节拍不同步 (警告)

配置

机械

限制

数字输入端

数字输出端

模拟输出端

监控

调节器

运行程序段

平衡调节器


PROFIBUS 参数化

主轴定位

电流设定滤波器

转速设定滤波器

密码

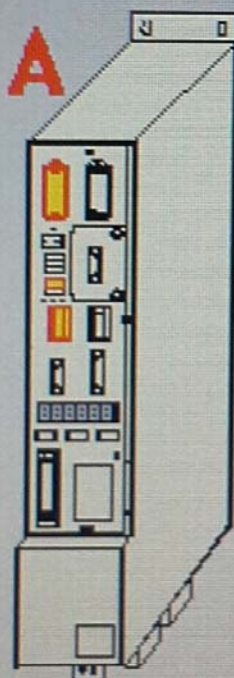

PROFIBUS 用户地址: 10

Simodrive 611UE:

6SN1118-0NH11-0AA0
611UE HR enc 2轴 转速控制
Sin/Cos 1Vpp

选件模块:

6SN1114-0NB01-0AAx
运动控制用PROFIBUS-DP3

功率模块:

6SN112x-1Ax0x-0AAx
15 A(pk)

重新配置驱动 (A)